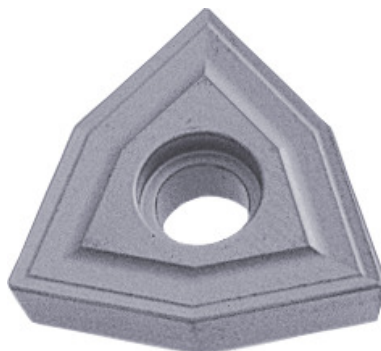


**KOMET® Unisix® vändskär, BK7935, Beteckning typ W29: 42-010****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236910 42-010 |
| GTIN | 4047109286429 |
| Artikelklass | 24T |

Beskrivning**Passar till:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

OBS!:**Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.****Teknisk beskrivning**

| | |
|--|---------------------|
| ISO-kod vändskär | WOEX 080404 |
| Beteckning | 42-010 |
| Matning f i stål < 900 N/mm ² | 0,16 mm/v |
| Sort | BK7935 |
| Typ | INOX |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Vändskär för borrar |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 160 m/min | M |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |