


Tippbehållare med låg höjd, lackerad, Trågvolum: 300l

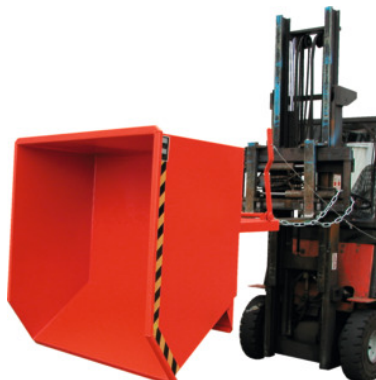

Beställningsdata

Ordernummer	919955 300
GTIN	2050001937438
Artikelklass	94B

Beskrivning

Utförande:

Tippbehållare **för fasta ämnen** med **låg konstruktionshöjd** och gynnsam tippvinkel. Tippning kan ske på godtycklig höjd med ett linsystem.

Trågplåten har kantprofil runt om och en stabil bottenram med gaffelfickor. En säkring förhindrar oavsiktlig avglidning och vältning.

Inkörningsfickornas invändiga mått $A \times D = 200 \times 60$ mm.

Lackering:

Kan fås med **lackering** i ljusblå RAL 5012, gulorange RAL 2000, eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011, musgrå RAL 7005.

Teknisk beskrivning

vikt	93 kg
Användningsområde	för fasta material
Trågvolum	300 l
höjd	580 mm
lyftförmåga	750 kg

Längd	1440 mm
avstånd, gaffelfickor B	10 mm
Bredd	680 mm
Tippkanternas höjd	395 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktslag	Tippbehållare

Tillbehör

Hjulsats till spån- och tippbehållare, polyamid, 4 delar Bärförmåga / hjul 450 kg	919970 450
--	------------