




## Eco lettringsverktygssats, Typ: SET

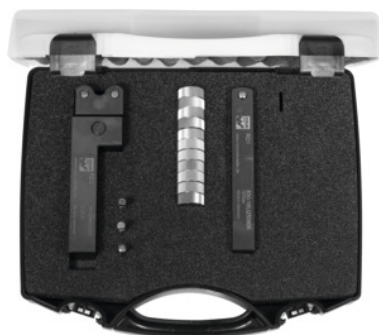

### Beställningsdata

Ordernummer

290050 SET

GTIN

Artikelklass

29I

### Beskrivning

**Innehåll:**

Vardera 1 Eco lettringsverktyg nr 290035 och 290040.: strl.16;20

3 lettringstrissor nr 290161: Strl. 20×8/0,8

2 st lettringstrissor nr 290161: Strl. 20×8/1,0

Vardera 1 lettringstrissor nr 290176 och nr 290181: Strl. 20×8/0,8;

20×8/1,0;

20×8/1,2

### Teknisk beskrivning

Produktslag

Lettringsverktyg

### Tillbehör

Eco lettringsformverktyg universal Skaftmått 20 mm

290036 20

Eco lettringsformverktyg universal Skaftmått 16 mm

290035 16

Eco lettringsformverktyg universal Skaftmått 25 mm	290036 25
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 20X8/1,0 mm	290176 20X8/1,0
Eco lettringsformverktyg universal Skaftmått 16X mm	290036 16X
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 20X8/1,0 mm	290161 20X8/1,0
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 20X8/1,2 mm	290181 20X8/1,2
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 20X8/0,8 mm	290176 20X8/0,8
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 20X8/1,2 mm	290176 20X8/1,2
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 20X8/0,8 mm	290181 20X8/0,8
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 20X8/1,0 mm	290181 20X8/1,0
Eco lettringsformverktyg universal Skaftmått 20 mm	290040 20
Eco lettringsformverktyg universal Skaftmått 16 mm	290036 16
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 20X8/0,8 mm	290161 20X8/0,8