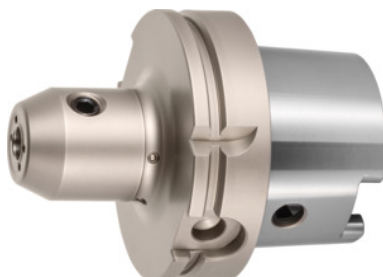


Garant**Weldonhållare med kylkanalhål, förnicklad, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304392 10
GTIN	4045197945631
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

GARANT: Alla skaft hårbearbetade (god balans!).

Speciell förnickling.

Med förslutningsbara kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

OBS!:

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	10 mm
Utvändig-Ø D	35 mm
Reservspännskruv nr 309900	10
utkragningslängd A-mått	80 mm

fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-4
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 10 mm	309900 10
---	-----------