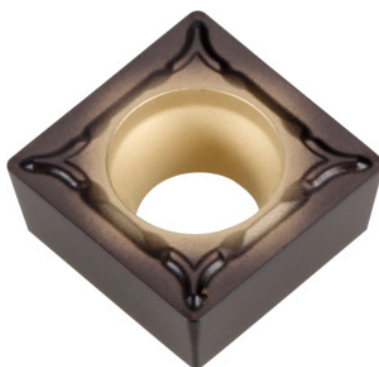


Garant**SCMT 120408, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260750 HB7035-1
GTIN	4045197948519
Artikelklass	21G

Beskrivning

SCMT 120408 HB7035-1 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: HB7035-1
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	krävande intermittent
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Primäranvändning	P
Sort	HB7035-1

spån-brytare	SS
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	SCMT 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning