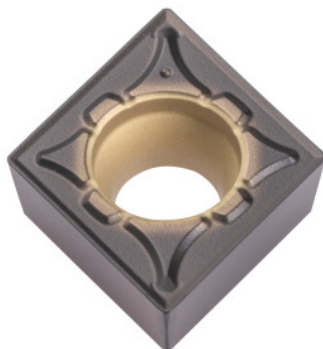


Garant**CCMT 09T304 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	260151 HB7020
GTIN	4045197948861
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	WSM
Matning f	0,15 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning