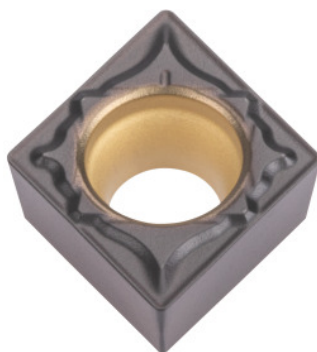


Garant**CCMT 09T304 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	260059 HB7020
GTIN	4045197948830
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 1 mm
spån-brytare	WSS
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7020
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,15 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning