


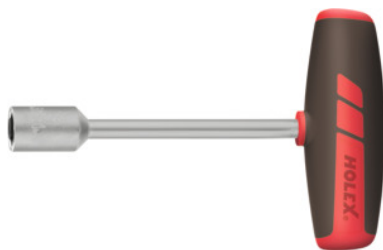

Hylsskruvmejslar med T-handtag, klinglängd 125 mm, nyckelvidd: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	622711 10
GTIN	4045197950215
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Santoprene®-yta och kärna av slagålig plast. Klinga av kromvanadin-specialstål. Förokromad yta.

Slagåligt T-handtag av plast. Klinga av vanadin-specialstål, mattförokromad yta.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	10 mm
klinglängd	125 mm
totallängd	157 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel