


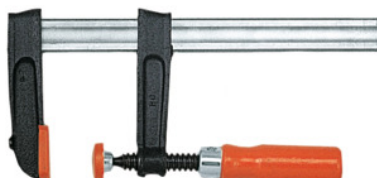

Lätt skruvtving av aducergods, spännvidd: 200/60mm



Beställningsdata

Ordernummer	860200 200/60
GTIN	4008158004167
Artikelklass	82C

Beskrivning

Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålspindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspanning. Med skyddskåpa av plast på tryckytan.

Norm:

DIN 5117

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	20×5 mm
kapacitet	60 mm
Produktslag	Skruvtving