


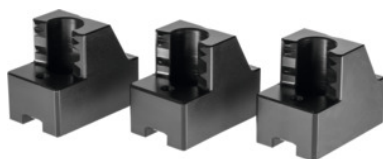

Gripbackar, sats, 3 delar, för chuck, Ø 200 mm, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	313953 1
GTIN	2050001945884
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Härdade griparkäftar. För utvändig fastspänning av råämnen med tandning 1,5×60°. Brunerad.

OBS!:

Passar till BISON – 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA; Matsumoto H / HA / ZA.

Teknisk beskrivning

spännvidd	35 - 63 mm
Spårbredd n	14 mm
gängaM	M6
Produktnamnsattribut	Ø 200 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar