


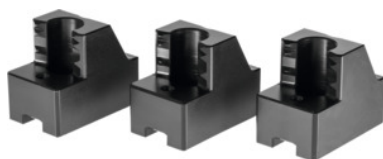

## Gripbackar, sats, 3 delar, för chuck, Ø 200 mm, Typ: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	313953 2
GTIN	2050001945891
Artikelklass	33T

### Beskrivning

#### Utförande:

Härdade griparkäftar. För utvändig fastspänning av räämnen med tandning 1,5×60°. Brunerad.

#### OBS!:

Passar till BISON – 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;  
Matsumoto H / HA / ZA.

### Teknisk beskrivning

spännvidd	62 - 90 mm
Spårbredd n	14 mm
gängaM	M6
Produktnamnsattribut	Ø 200 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar