


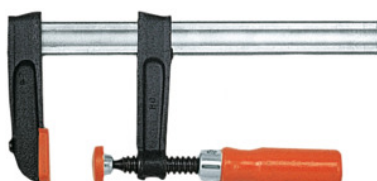

Lätt skruvtving av aducergods, spännvidd: 400mm



Beställningsdata

Ordernummer	860200 400
GTIN	4008158014555
Artikelklass	82C

Beskrivning

Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålspindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspänning. Med skyddskåpa av plast på tryckytan.

Norm:

DIN 5117

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	29×9 mm
spännvidd	400 mm
kapacitet	120 mm
Produktslag	Skruvtving