


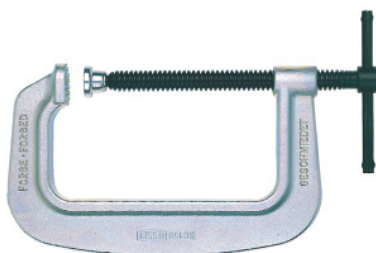

Skruvtving, spännvidd: 100mm



Beställningsdata

Ordernummer	861550 100
GTIN	4008158019208
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

C-formade, av sänksmitt, seghärdat stål. Kraftig spindel med trapetsgänga och rörlig tryckbricka.

Användningsdata:

Maximalt späntryck upp till 22000 N.

Teknisk beskrivning

spindelsockel	16 mm
spännvidd	100 mm
kapacitet	75 mm
Produktslag	Skruvtving