


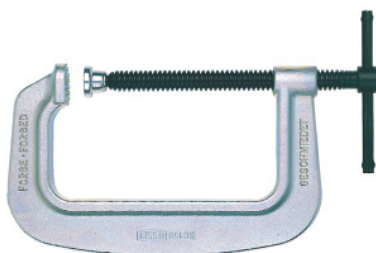

## Skruvtving, spännvidd: 120mm



### Beställningsdata

Ordernummer	861550 120
GTIN	4008158019215
Artikelklass	83K

### Beskrivning

#### Utförande:

C-formade, av sänksmitt, seghärdat stål. Kraftig spindel med trapetsgänga och rörlig tryckbricka.

#### Användningsdata:

**Maximalt späntryck upp till 22000 N.**

### Teknisk beskrivning

kapacitet	85 mm
spännvidd	120 mm
spindeljocklek	18 mm
Produktslag	Skruvtving