


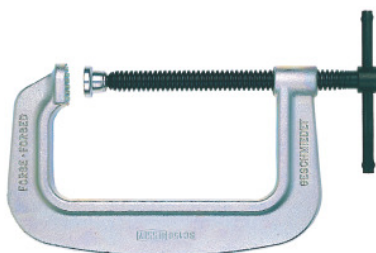

Skruvtving, spännvidd: 150mm



Beställningsdata

Ordernummer	861550 150
GTIN	4008158019222
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

C-formade, av sänksmitt, seghärdat stål. Kraftig spindel med trapetsgänga och rörlig tryckbricka.

Användningsdata:

Maximalt späntryck upp till 22000 N.

Teknisk beskrivning

spännvidd	150 mm
spindeljocklek	18 mm
kapacitet	95 mm
Produktslag	Skruvtving