


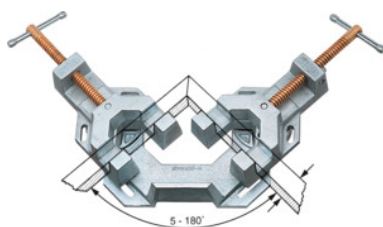

Inställbar geringstving



Beställningsdata

Ordernummer	862850
GTIN	4008158007502
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Består av bottenplatta och två inställbara spännelement. Bottenplatta och spännelement av högvärdigt gjutgods. Spindel av kopparlegering, vilket gör tvingen särskilt lämplig för svetsarbeten. Avlånga hål på sidan för montering på svetsbord eller svetsjiggar.

Användningsdata:

För fastspänning av arbetsstycken vid svets- eller monteringsarbeten. Spännvinkeln steglöst inställbar 5°–180°.

spännvidd: 2×0 – 100 mm

backhöjd: 35 mm

vikt: 10,7 kg

spännvinkel: 5 - 180 grad

Teknisk beskrivning

vikt	10,7 kg
spännvidd	2×0 – 100 mm
backhöjd	35 mm
spännvinkel	5 - 180 grad
Produktslag	Geringstving

