


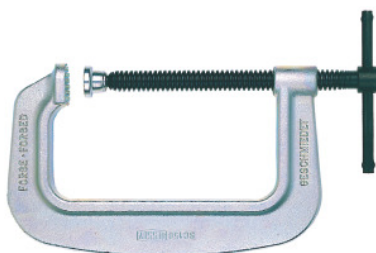

Skruvtving, spännvidd: 60mm



Beställningsdata

Ordernummer	861550 60
GTIN	4008158019185
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

C-formade, av sänksmitt, seghärdat stål. Kraftig spindel med trapetsgänga och rörlig tryckbricka.

Användningsdata:

Maximalt späntryck upp till 22000 N.

Teknisk beskrivning

spännvidd	60 mm
kapacitet	55 mm
spindeljocklek	12 mm
Produktslag	Skruvtving