


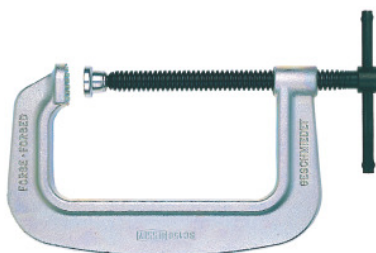

Skruvtving, spännvidd: 80mm



Beställningsdata

Ordernummer	861550 80
GTIN	4008158019192
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

C-formade, av sänksmitt, seghärdat stål. Kraftig spindel med trapetsgänga och rörlig tryckbricka.

Användningsdata:

Maximalt späntryck upp till 22000 N.

Teknisk beskrivning

kapacitet	65 mm
spindeljocklek	14 mm
spännvidd	80 mm
Produktslag	Skruvtving