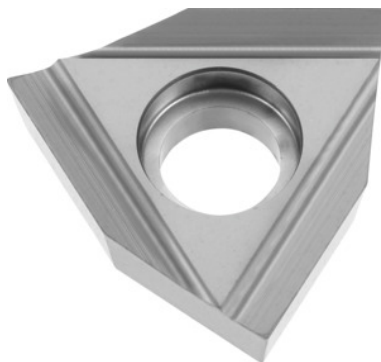


**WOHX 08T302 höger, W00, Sort: P25M****Beställningsdata**

Ordernummer	268903 P25M
GTIN	4047109072633
Artikelklass	24T

**Beskrivning**

WOHX 08T302 höger P25M Sort: P25M  
spån-brytare: G06  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 300 m/min  
Skärhastighet  $v_c$  sekundär användning: 120 - 180 m/min

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	P
Skärmaterial	HM
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	G06
Skärdjup $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	120 - 180 m/min

Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 300 m/min
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	P25M
Hörnradie	0,2 mm
Sekundär användning	M
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	WOHX 08T302 R
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W00
Spånvinkel	6 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning