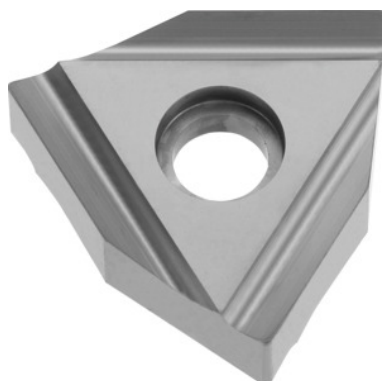



WNHX 120606 höger, W04, Sort: P25

Beställningsdata

Ordernummer	268892 P25
GTIN	4047109057678
Artikelklass	24T

Beskrivning

WNHX 120606 höger P25 Sort: P25

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm

Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 100 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,6 mm
Skärhastighet v_c sekundär användning	100 - 180 m/min
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Sort	P25
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Sekundär användning	M

Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
ISO-kod vändskär	WNHX 120606 R
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W04
Spånvinkel	18 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning