


## Arbetsplatsmatta Ease Bredd 91 cm, grå, Längd: 150cm

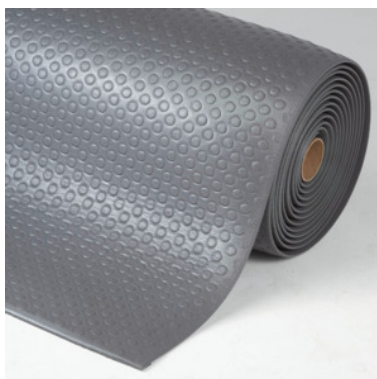

### Beställningsdata

Ordernummer	964510 150
GTIN	662641740877
Artikelklass	96C

### Beskrivning

#### Utförande:

Industriarbetsplatsmattor **för medelhöga anspråk:**

- **Av grå mikrocellvinyl med nabbad yta. Stryktålig, skyddande yta Dyna Shield™ (för bättre hållbarhet).**
- **Fasade kanter runt om för att minska snubbelrisken.**
- **Förseglad runt om mot inträngning av fukt.**
- **Brännbarhetsklass 2 enligt NFPA säkerhetskod 101.**
- **Tjocklek 12,7 mm, vikt ca 4 kg / m<sup>2</sup>.**
- **Halksäkerhetsprovad enligt DIN 51130 och BGR 181.**

#### OBS!:

Mikrocellvinyl tål **inga** industriella fetter, kylsmörjmedel etc. Avsett för torr miljö.

Materialegenskap: inte oljetålig

Längd: 150 cm

Tjocklek: 12,7 mm

### Teknisk beskrivning

instickbar	nej
Tjocklek	12,7 mm

Längd	150 cm
med säkerhetskanter	Utan
Vikt per ytenhet	4 kg/m <sup>2</sup>
Material	mikrocell-vinyl
Yta	nabbad yta
silikonfri	ja
Kantfasning	fyrsidig
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Halsäker
Ståkomfort	Uttröttningshämmande
Stötskydd	Golv
Materialegenskap	inte oljetålig
Färg	grå
Produktslag	Arbetsplatsmatta