


Arbetsplatsmatta Ease Bredd 122 cm, grå, Längd: 150cm

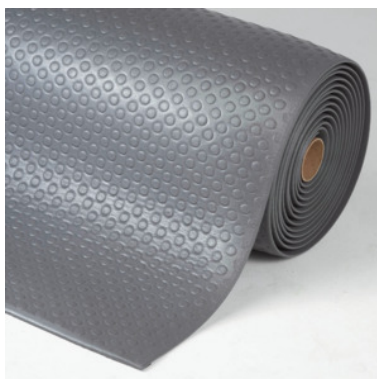

Beställningsdata

Ordernummer	964511 150
GTIN	662641741072
Artikelklass	96C

Beskrivning

Utförande:

Industriarbetsplatsmattor **för medelhöga anspråk:**

- **Av grå mikrocellvinyl med nabbad yta. Stryktålig, skyddande yta Dyna Shield™ (för bättre hållbarhet).**
- **Fasade kanter runt om för att minska snubbelrisken.**
- **Förseglad runt om mot inträngning av fukt.**
- **Brännbarhetsklass 2 enligt NFPA säkerhetskod 101.**
- **Tjocklek 12,7 mm, vikt ca 4 kg / m².**
- **Halksäkerhetsprovad enligt DIN 51130 och BGR 181.**

OBS!:

Mikrocellvinyl tål **inga** industriella fetter, kylsmörjmedel etc. Avsett för torr miljö.

Teknisk beskrivning

med säkerhetskanter	Utan
Vikt per ytenhet	4 kg/m ²
instickbar	nej

Tjocklek	12,7 mm
Material	mikrocell-vinyl
Längd	150 cm
Yta	nabbad yta
Kantfasning	fysidig
silikonfri	ja
Ståkomfort	Halksäker
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Uttröttningshämmande
Stötskydd	Golv
Materialegenskap	inte oljetålig
Färg	grå
Produktslag	Arbetsplatsmatta