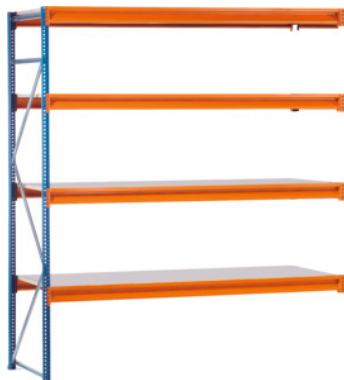


**Brett påbyggnads-ställ, Djup 600 mm, höjd / hyllplan Bredd: 2500/2500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990955 2500/2500
GTIN	4004514226051
Artikelklass	960

**Beskrivning****Utförande:**

Förzinkat fackverk. Alternativt med förzinkade 25 mm stålpaneler eller spånskivor. Olika balktyper allt efter erforderlig hyllplanlast (tvärbalkhöjd 55 – 85 mm). Snabb uppbyggnad genom att bara sticka in balkar typ ZG. **Last per hyllplan** högst 1050 kg, **Fältlast** högst 3500 kg.

**Beskrivning:****Påbyggnadsmått:**

Nominell längd + antalet stativ × 57 mm.

**Användningsdata:**

Lagring av skrymmande, stora och tunga varor. Lagergodset kan lastas på och ur på båda sidor.

**Lackering:**

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

- **Den fria knäcklängden (K) får inte uppgå till mer än 1200 mm, men endast vid en fältlast på max. 2600 kg. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.**
- **Golv- och väggfäste ingår inte i leveransen.**
- **Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**

**Teknisk beskrivning**

höjd	2500 mm
Kundmontering	ja
Hyllplanets djup	600 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	2557 mm
Hyllkonstruktion	Påbyggnadsställ
Bredd	2557 mm
Last per hyllplan	820 kg
Antal lagernivåer stålpanel	4
Material lagernivå	Stålpanel
Hyllplan bredd	2500 mm
Djup	600 mm
hyllställsdjup	600 mm
Hyllställsbredd	2500 mm
Hyllhöjd	2500 mm
Hyllplanets tjocklek	25 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Färgval	RAL 5010, 2004
Produktnamnsattribut	Djup 600 mm
Produktslag	Brett hyllställ