


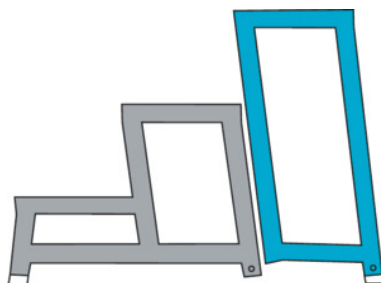

Arbetsplattform enkel modul, Typ: D



Beställningsdata

Ordernummer	966150 D
GTIN	4003866402632
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Korrosions- och väderbeständig konstruktion, helt i lättmetall, med extremt stabila kopplingar. Steg av räfflad aluminiumplåt 555×250 mm.

Modulkonstruktionen medger ändring och påbyggnad.

Påbyggnadsmoduler i fyra olika höjder.

Avsedd som grundmodul med två nivåer med möjlighet till påbyggnad med upp till tre nivåer. Påbyggnad till modul B möjlig.

Norm:

DIN EN 14183.

Teknisk beskrivning

plattformens djup	0,8 m
vikt modulkombination	9,2 kg
Norm	DIN EN 14183
Stegpinne-/trappstegsbredd	555 mm
plattformshöjd utan räcken	0,6 m
vikt separat modul	4,4 kg

arbetshöjd	2,6 m
Steg utförande	steget
Material	Lättmetall-totalkonstruktion, steg av räfflad aluminiumplåt
Stegpinne-/trappstegsdjup	250 mm
modulkombination	B+D
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Antal steg inklusive plattform	3
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Arbetsbock