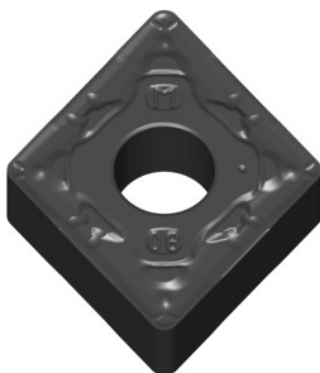


Garant**CNMG 09T304, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250150 HB7210-1
GTIN	4062406058869
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7210-1
spån-brytare	GM
Matning f	0,3 - 0,7 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	K
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Beläggning	TiCN

ISO-kod vändskär	CNMG 09T304
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning