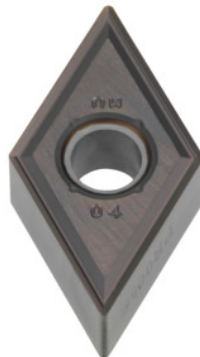


**DNMG 150608, Sort: PR015S****Beställningsdata**

Ordernummer	250797 PR015S
GTIN	4960664837366
Artikelklass	25E

Beskrivning

DNMG 150608 PR015S Sort: PR015S
spån-brytare: MU
Skärdjup a_p : 0,5 - 3,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,18 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 25 - 70 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
Sort	PR015S
Primäranvändning	S
Skärhastighet v_c primär användning	25 - 70 m/min
spån-brytare	MU
Matning f	0,05 - 0,18 mm/v

Skärdjup a_p	0,5 - 3,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning