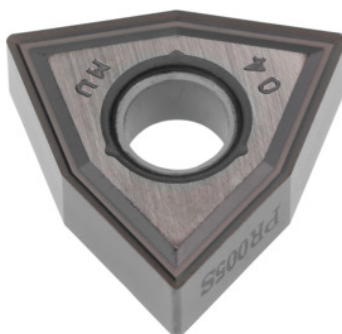


**WN.G 080404, Sort: PR005S**

Beställningsdata

Ordernummer	252112 PR005S
GTIN	4960664836888
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 3,5 mm
Sort	PR005S
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 90 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
spån-brytare	MU
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,05 - 0,15 mm/v
Primäranvändning	S
Skärförhållande	kontinuerligt
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	WNMG 080404

Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning