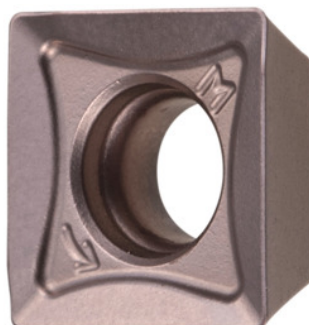


**Garant****SOMT 083604 PDER, HB7730, Typ: GGG****Beställningsdata**

Ordernummer	214948 GGG
GTIN	4045197706652
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Förstärkt tjocklek möjliggör tydligt formad infästningsgeometri för positiva skäregenskaper och minimal brottkänslighet.

**OBS!:**

Riktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,15 mm
Typ	GGG
Hörnradie	0,8 mm
skärtjocklek E	3,6 mm
ISO-kod vändskär	SOMT 083604 PDER
Sort	HB7730
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		